


HALTESCHEIBE MIT SENKKOPFSCHRAUBE, DIN 9825/ISO 9182-4


HALTESCHEIBE MIT ZYLINDERKOPFSCHRAUBE, ~AFNOR

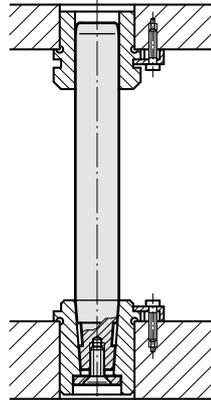

Einbaubeispiel



2021.53.

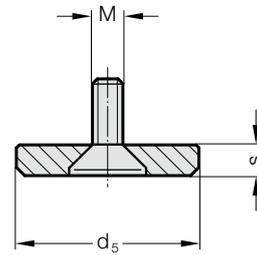

Werkstoff:

Haltescheibe: Stahl, brüniert
Senkkopfschraube DIN 7991/ISO 10642

Hinweis:


Muss zusätzlich zur Wechsel-Führungssäule mit konischem Schaft nach DIN 9825 / ISO 9182-4 2021.50. oder 2021.58. bestellt werden.

2021.53. Haltescheibe mit Senkkopfschraube, DIN 9825/ISO 9182-4


Bestell-Nummer	Nenn- \emptyset	Säulen- \emptyset	d_5	s	M
2021.53.020	20	19/20	22	3	M6
2021.53.025	25	24/25	25	3	M8
2021.53.032	32	30/32	32	3	M8
2021.53.040	40	38/40	40	5	M8
2021.53.050	50	48/50	50	5	M10
2021.53.063	63	60/63	63	6	M12



Einbaubeispiel

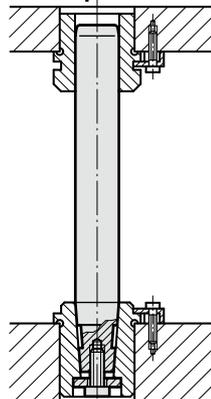

202.53.

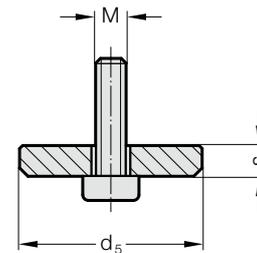

Werkstoff:

Haltescheibe: Stahl, brüniert
Zylinderschraube DIN 6912

Hinweis:

Muss zusätzlich zur Wechsel-Führungssäule mit konischem Schaft nach AFNOR 2021.50. oder 2021.58. bestellt werden.

202.53. Haltescheibe mit Zylinderschraube, ~AFNOR

Bestell-Nummer	Säulen- \emptyset	d_5	s	M
202.53.016	16	18	3	M6
202.53.020	20	22	3	M6
202.53.025	25	25	4	M8
202.53.032	32	32	4	M8
202.53.040	40	40	4	M8
202.53.050	50	50	5	M10
202.53.063	63	63	6	M12