


PRÜFSTIFT DIN 2269



240.1./2.

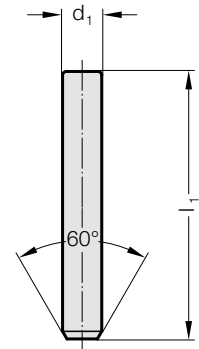

Werkstoff:

Legierter Werkzeugstahl gehärtet und mehrfach gealtert.
Härte 60 ± 2 HRC

Ausführung:

feinstgeschliffen
Güteklasse I Toleranz $\pm 0,001$
Güteklasse II Toleranz $\pm 0,002$

Bestellhinweis:

Güteklasse I = 240.1.
Güteklasse II = 240.2.

240.1./2. Prüfstift DIN 2269

d_1	l_1
0,1 - 0,99	40
1 - 20	70

Bestell-Beispiel:

Prüfstift DIN 2269	= 240.
Güteklasse KL 1	= 1.
Durchmesser d_1 1,29 mm	= 0129.
Länge l_1 70 mm	= 070
Bestell-Nummer	= 240. 1. 0129. 070