


STEUERBARE GASDRUCKFEDERN

DRUCKSCHALTER UND ZUBEHÖR

2489.00.42

Druckschalter

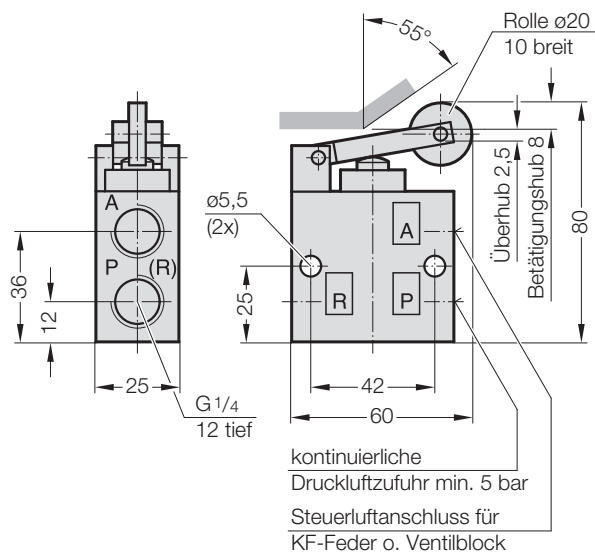

TECHNISCHE DATEN:


Gehäuse aus Aluminium

min. zulässiger Druck pe 0 bar

Nenndruck pe 10 bar

Umgebungstemperatur 80 °C

DRUCKSCHALTER MIT TASTROLLE 3/2 WEGEVENTIL NG 6 (G 1/4) MECHANISCH

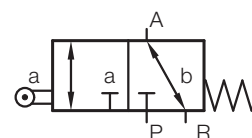

2489.00.42.01

Schalldämpfer für Druckschalter

