


# SCHNELLWECHSEL-SCHNEIDSTEMPEL, SCHNEIDE GRÖßER SCHAFT, RECHTECK MIT RADIUS, MIT ABDRÜCKSTIFT, LEICHT BELASTBAR



2754.

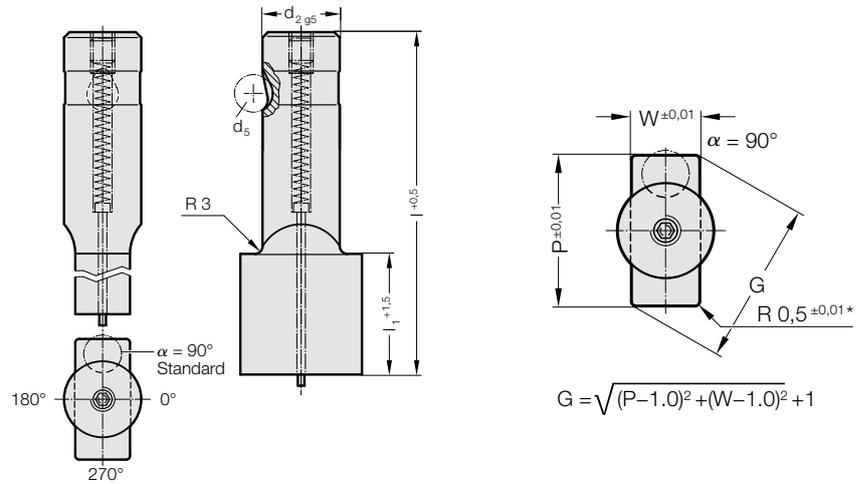

**2754. Schnellwechsel-Schneidstempel, Schneide größer Schaft, Rechteck mit Radius, mit Abdrückstift, leicht belastbar**

d <sub>2</sub> / (Bestellziffer)	d <sub>5</sub>	W <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>	l <sub>1</sub> / Bestellziffer	l (Bestellbuchstabe)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
13 / (3)	8	5	32	19(2) 30(4)		●	●	●
16 / (4)	8	6,5	38	19(2) 30(4)		●	●	●
20 / (5)	8	8	40	19(2) 30(4)		●	●	●
25 / (6)	8	10	44	19(2) 30(4)		●	●	●
32 / (7)	8	11,5	50	19(2) 30(4)		●	●	●

**Werkstoff:**


HSS  
Härte 62 ± 2 HRC

**Ausführung:**

Schaft und Schneidform feinstgeschliffen.  
Sonderanfertigung auf Anfrage.  
\* Anderer Radius, siehe standardisierte Sonderformen.

**Bestell-Beispiel:**

**2754.7F2.3820.1150.B**

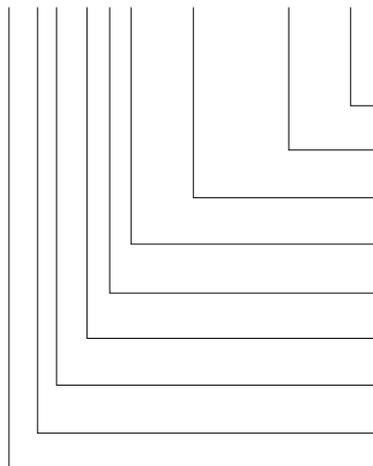

**Winkel:** 90°  
**Form: Rechteck mit Radius, Breite W** W = 11,5 mm  
**Form: Rechteck mit Radius, Länge P** P = 38,2 mm  
**Stempelschneidlänge: l<sub>1</sub>** 19 mm  
**Länge: l** 90 mm  
**Durchmesser: d<sub>2</sub>** 32 mm  
**Typ:** Schneide größer, leicht  
**Ausführung:** Rechteck mit Radius  
**Schneidstempel:** mit Abdrückstift

**Bestellbuchstabe** = (B)  
**Bestellziffer** = 1150  
**Bestellziffer** = 3820  
**Bestellziffer** = (2)  
**Bestellbuchstabe** = (F)  
**Bestellziffer** = (7)  
**Bestellziffer** = (4)  
**Bestellziffer** = (5)  
**Bestellziffer** = 27